



## PROLINE®

Sloped Top OI  
Geneigtes Oberes OI  
OI Supérieur Incliné  
OI Superior Inclinado

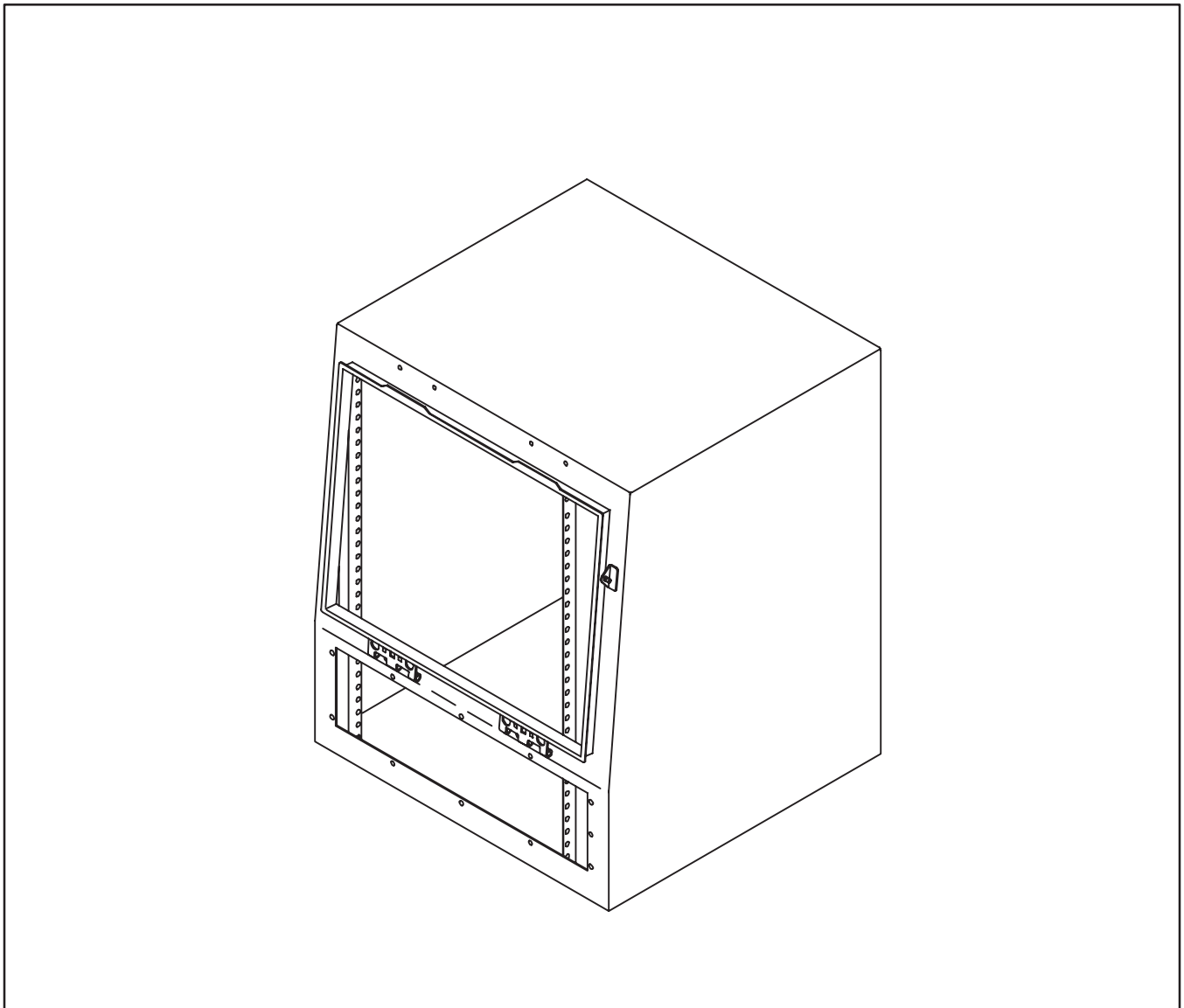

600MM, 800 MM  
 Optional Accessories  
 600MM, 800 MM  
 Wahlweise freigestellte Zusatzgeräte  
 600MM, 800 MM  
 Accessoires Facultatifs  
 600MM, 800 MM  
 Accesorios Opcionales

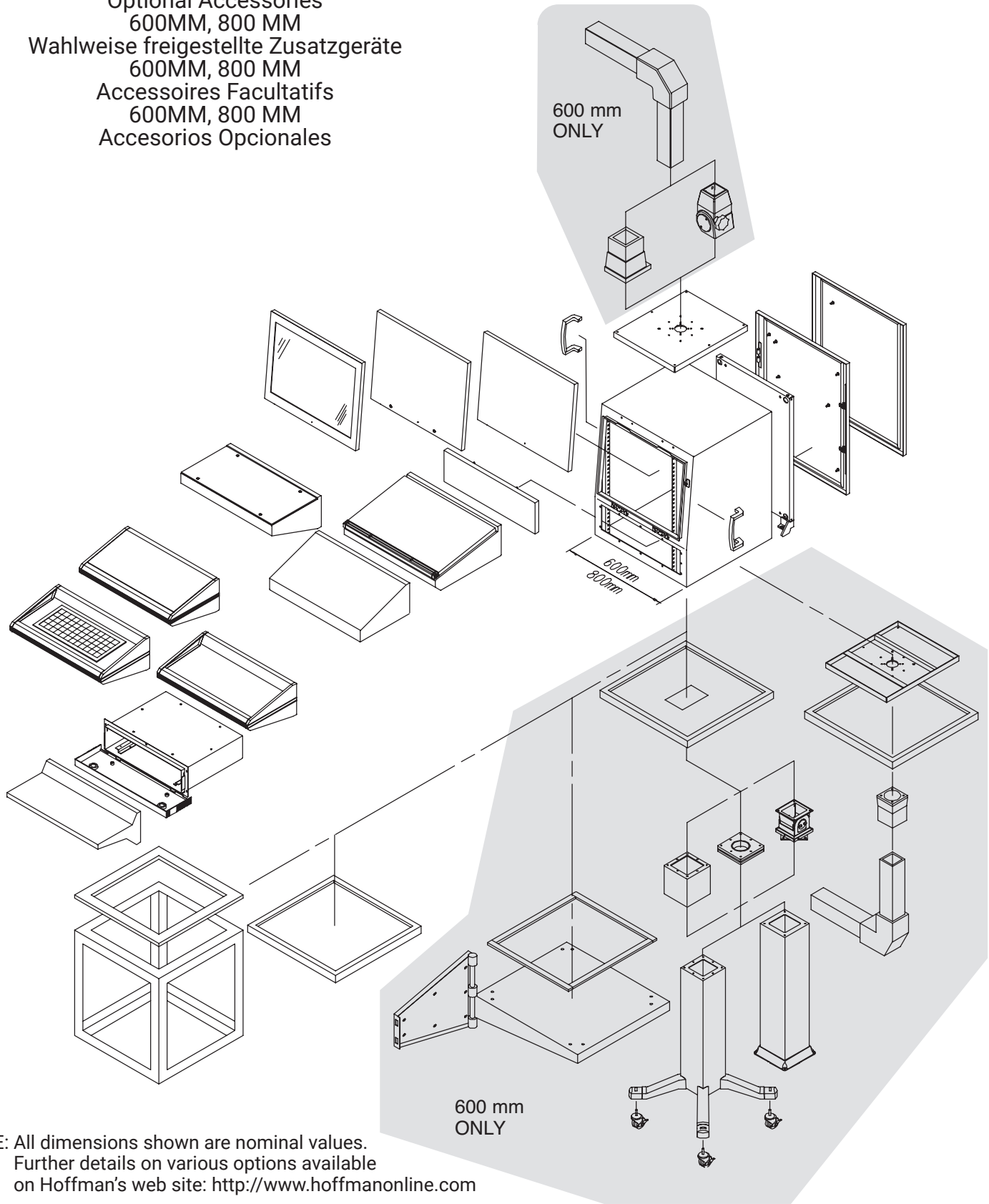


NOTE: All dimensions shown are nominal values.  
 Further details on various options available  
 on Hoffman's web site: <http://www.hoffmanonline.com>

ANMERKUNG: Alle gezeigten Maße sind Nennwerte.  
 Weitere Details über die verschiedenen Wahlen vorhanden auf Web site Hoffmans: <http://www.hoffmanonline.com>

NOTE: Toutes les dimensions montrées sont des valeurs nominales.  
 D'autres détails en de diverses options disponibles sur le site Web de Hoffman: <http://www.hoffmanonline.com>

NOTA: Todas las dimensiones demostradas son valores nominales.  
 Otros detalles en las varias opciones disponibles en el Web site de Hoffman: <http://www.hoffmanonline.com>

1200 MM Optional Accessories  
1200 MM Wahlweise freigestellte Zusatzgeräte  
1200 MM Accessoires Facultatifs  
1200 MM Accesorios Opcionales

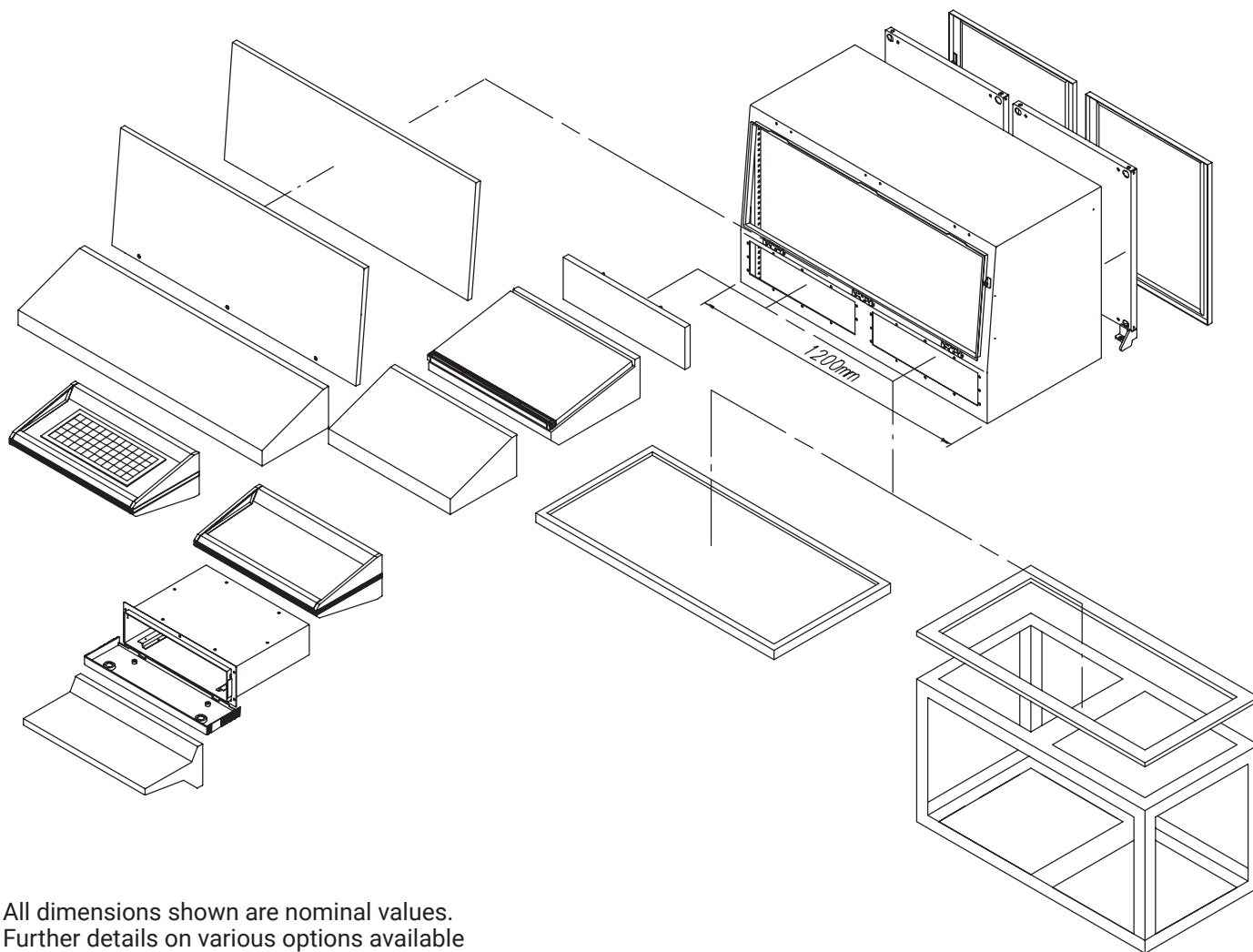

NOTE: All dimensions shown are nominal values.  
Further details on various options available  
on Hoffman's web site: <http://www.hoffmanonline.com>

ANMERKUNG: Alle gezeigten Maße sind Nennwerte.  
Weitere Details über die verschiedenen Wahlen vorhanden auf Web site Hoffmans: <http://www.hoffmanonline.com>

NOTE: Toutes les dimensions montrées sont des valeurs nominales.  
D'autres détails en de diverses options disponibles sur le site Web de Hoffman: <http://www.hoffmanonline.com>

NOTA: Todas las dimensiones demostradas son valores nominales.  
Otros detalles en las varias opciones disponibles en el Web site de Hoffman: <http://www.hoffmanonline.com>



**HOFFMAN**